


BL2-12/20/A


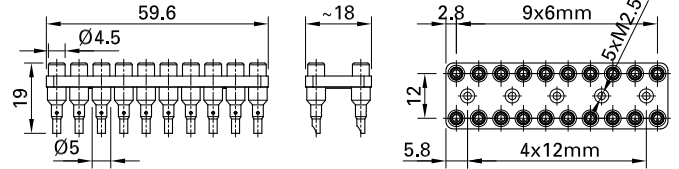


Artikelnummer 63.9358-*

20-polige Buchsenleisten, bestehend aus 2 Reihen je 10 starren Buchsen mit Lötanschluss. Keine Einzelmontage der Buchsen nötig. Vereinfachte Panelbohrung, Orientierung der Lötanschlüsse und kompakte Montage mit nur 5 Schrauben. Steckweite 12 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	2 mm
Bemessungsdaten	30 V, 10 A / 60 V, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25
Optionale Farbe(n)	29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030

BL2-12/20-0,65

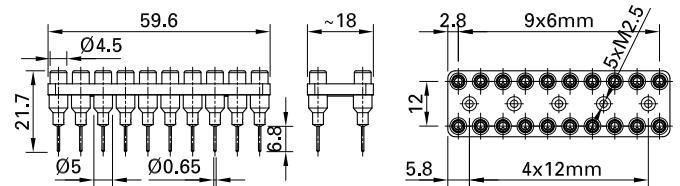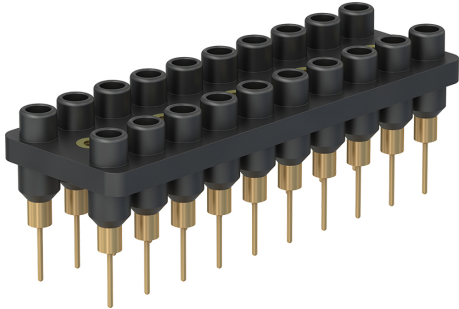

Artikelnummer 63.9363-*

20-polige Buchsenleisten, bestehend aus 2 Reihen je 10 starren Buchsen mit Lötanschluss. Keine Einzelmontage der Buchsen nötig. Vereinfachte Panelbohrung, Orientierung der Lötanschlüsse und kompakte Montage mit nur 5 Schrauben. Steckweite 6 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	2 mm
Bemessungsdaten	30 V, 10 A / 60 V, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22
Optionale Farbe(n)	23 24 25 29