


SLB2-F2,8

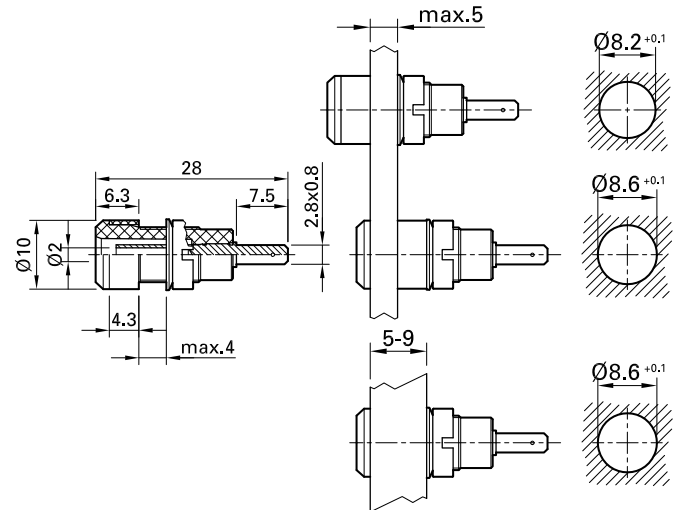


Artikelnummer 65.9098-*

Isoliert, starr, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Montage durch Aufbau oder Einbau in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	2 mm
Bemessungsdaten	600 V, CAT III, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25 29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagmaterial	MUR/M8x0,5; SP4
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH2,8x0,8

SLB2-R

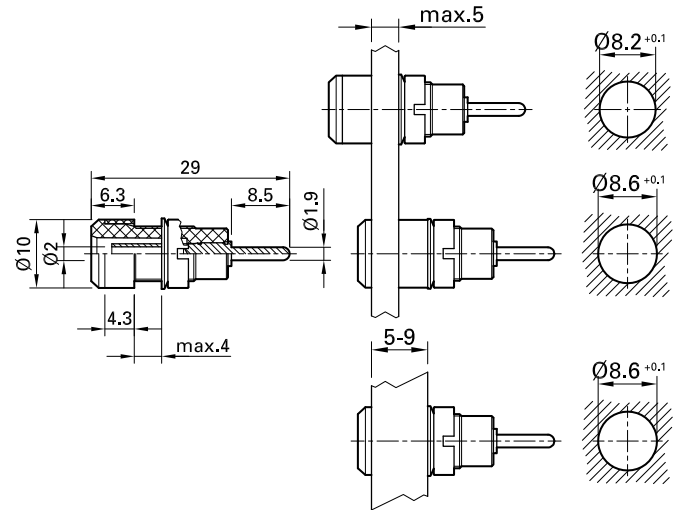

Artikelnummer 65.9194-*

Isoliert, starr, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Montage durch Aufbau oder Einbau in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Rundstift Ø 1,9 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	2 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 10 A / 600 V, CAT III, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25 29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagematerial	MUR/M8x0,5; SP4
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH2,8x0,8; Rohrschlüssel SS4; Rohrschlüssel SS2-S
Zulassungen	UR