


SLB4-F

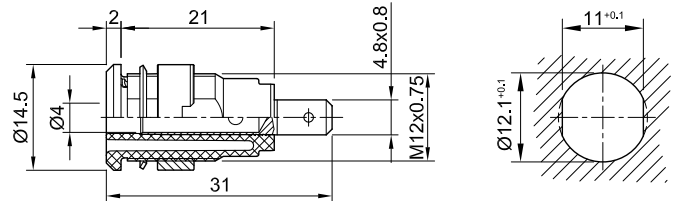


Artikelnummer 23.3000-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm..

| Technische Daten | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser Stecksystem | 4 mm |
| Bemessungsdaten | 1000 V, CAT III, 24 A / 600 V, CAT IV, 24 A |
| Oberfläche Kontaktteil | Au |
| Grundmaterial Kontaktteil | CuZn |
| Standardfarbe(n) * | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
| Messzubehör nach | IEC EN 61010-2-030 |
| Mitgeliefertes Montagematerial | MUR/M12x0,75; SSP4 |
| Bemerkungen | Zubehör: Flachsteckhülse FSH4,8x0,8; Rohrschlüssel SS2; Rohrschlüssel SS425 |
| Zulassungen | UR |

SLB4-F6,3

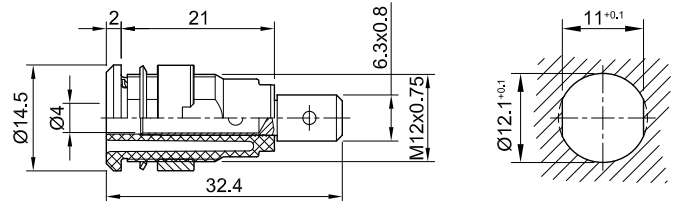


Artikelnummer 23.3060-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm.

| Technische Daten | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser Stecksystem | 4 mm |
| Bemessungsdaten | 1000 V, CAT III, 32 A |
| Oberfläche Kontaktteil | Au |
| Grundmaterial Kontaktteil | CuZn |
| Standardfarbe(n) * | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
| Messzubehör nach | IEC EN 61010-2-030 |
| Mitgeliefertes Montagmaterial | MUR/M12x0,75; SSP4 |
| Bemerkungen | Zubehör: Flachsteckhülse FSH6,3x0,8; Rohrschlüssel SS2; Rohrschlüssel SS425 |
| Zulassungen | UR |

SLB4-F/N-X

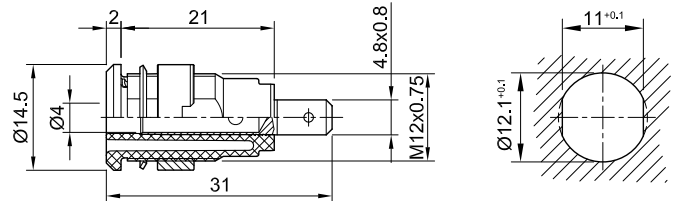


Artikelnummer 49.7044-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.

| Technische Daten | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser Stecksystem | 4 mm |
| Bemessungsdaten | 1000 V, CAT III, 24 A / 600 V, CAT IV, 24 A |
| Oberfläche Kontaktteil | Ni |
| Grundmaterial Kontaktteil | CuZn |
| Standardfarbe(n) * | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
| Messzubehör nach | IEC EN 61010-2-030 |
| Mitgeliefertes Montagematerial | MUR/M12x0,75 |
| Bemerkungen | Zubehör: Flachsteckhülse FSH4,8x0,8; Rohrschlüssel SS2; Rohrschlüssel SS425 |
| Zulassungen | UR |

SLB4-F6,3/N-X

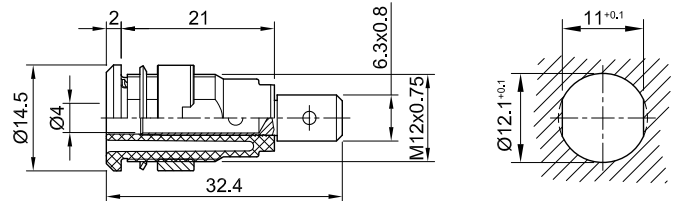

Artikelnummer 49.7046-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm.

| Technische Daten | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser Stecksystem | 4 mm |
| Bemessungsdaten | 1000 V, CAT III, 32 A / 600 V, CAT IV, 32 A |
| Oberfläche Kontaktteil | Ni |
| Grundmaterial Kontaktteil | CuZn |
| Standardfarbe(n) * | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
| Messzubehör nach | IEC EN 61010-2-030 |
| Mitgeliefertes Montagematerial | MUR/M12x0,75 |
| Bemerkungen | Zubehör: Flachsteckhülse FSH6,3x0,8; Rohrschlüssel SS2; Rohrschlüssel SS425 |
| Zulassungen | UR |