


SLB4-R

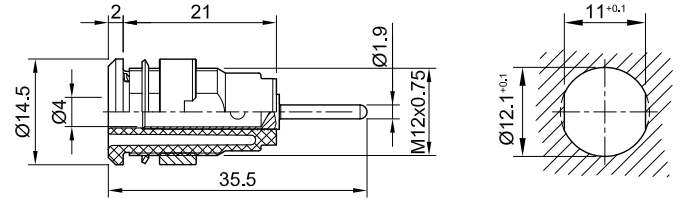


Artikelnummer 23.3010-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Rundstift 1,9 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 24 A / 600 V, CAT IV, 24 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagmaterial	MUR/M12x0,75; SSP4
Bemerkungen	Zubehör: Rohrschlüssel SS2; Rohrschlüssel SS425
Zulassungen	UR

SLB4-R/N-X

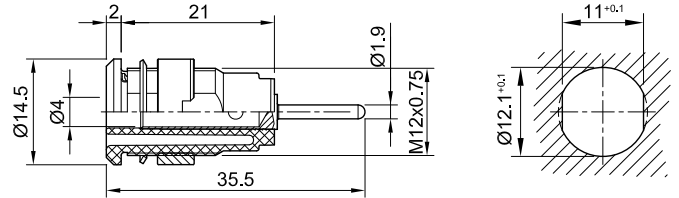

Artikelnummer 49.7048-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Isolationsmaterial UL94 V-0. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Rundstift Ø 1,9 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 24 A / 600 V, CAT IV, 24 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25
Optionale Farbe(n)	26 27 28 29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagematerial	MUR/M12x0,75; SSP4
Bemerkungen	Zubehör: Rohrschlüssel SS2; Rohrschlüssel SS425
Zulassungen	UR