
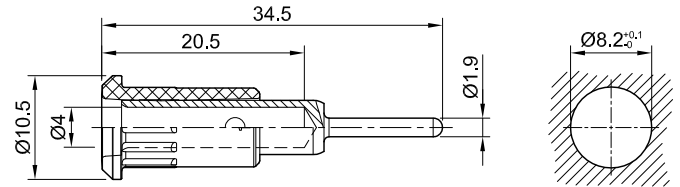


EB4-IR/A

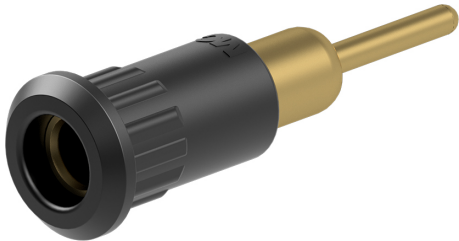


Artikelnummer 64.3012-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Rundstecker Ø 1,9 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 V, 25 A / 60 V, 25 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Einzelteile	I-EB4-I; B-EB4-IR_AU

EB4-IR/N

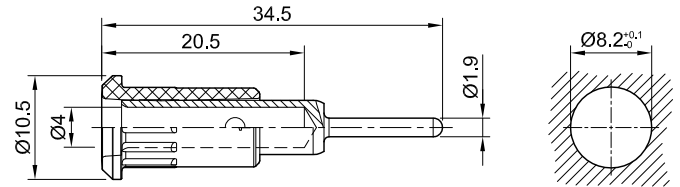

Artikelnummer 64.3011-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Rundstecker Ø 1,9 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 V, 25 A / 60 V, 25 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Einzelteile	I-EB4-I; B-EB4-IR_NI