


SEB4-G

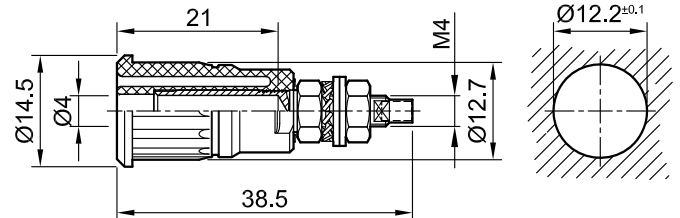


Artikelnummer 23.3140-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Gewindebolzen M4 und Lötloch.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 32 A / 600 V, CAT IV, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 27 28 29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagematerial	2x MU0,8D/M4; 2x U/M4; FS/M4
Bemerkungen	Zubehör: Einpressdorn MB4-S
Zulassungen	UR

SEB4-G/N-X

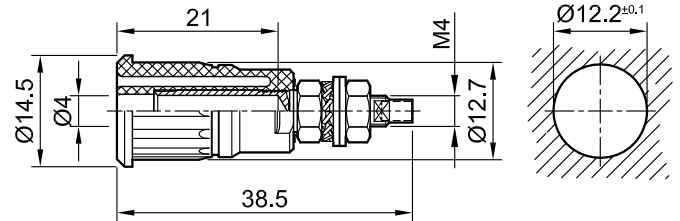

Artikelnummer 49.7092-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder
 Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil.
 Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Einpressen in
 Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall
 etc. Gewindebolzen M4 und Lötloch.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 32 A / 600 V, CAT IV, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 29
Optionale Farbe(n)	27 28
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Bemerkungen	Zubehör: Einpressdorn MB4-S
Zulassungen	UR