


SEB4-F

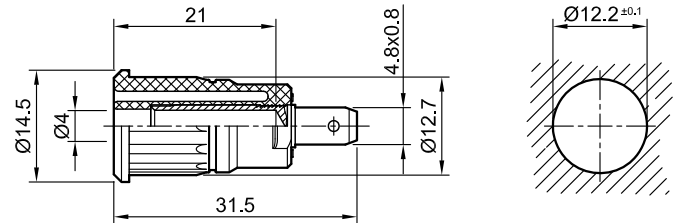


Artikelnummer 23.3120-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 32 A / 600 V, CAT IV, 24 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 27 28
Optionale Farbe(n)	29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH4,8x0,8; Einpressdorn MB4-S
Zulassungen	UR

SEB4-F6,3

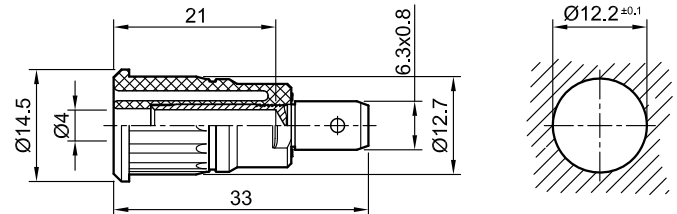


Artikelnummer 23.3150-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 32 A / 600 V, CAT IV, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 27 28
Optionale Farbe(n)	29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH6,3x0,8; Einpressdorn MB4-S
Zulassungen	UR

SEB4-F6,3N

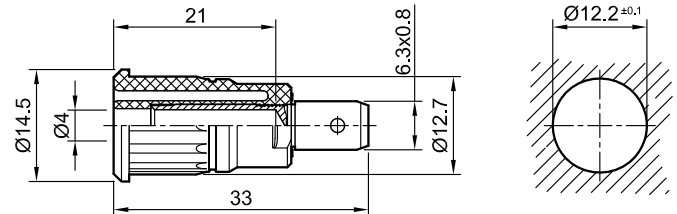


Artikelnummer 49.7073-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 32 A / 600 V, CAT IV, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 27 28 29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH6,3x0,8; Einpressdorn MB4-S
Zulassungen	UR

SEB4-F/N

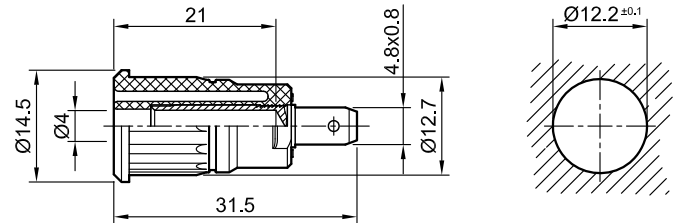

Artikelnummer 49.7079-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder
Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil.
Isolationsmaterial UL94 V-0. Montage durch Einpressen in
Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall
etc. Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 24 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 27 28 29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH4,8x0,8; Einpressdorn MB4-S
Zulassungen	UR