


AK-4N-F10

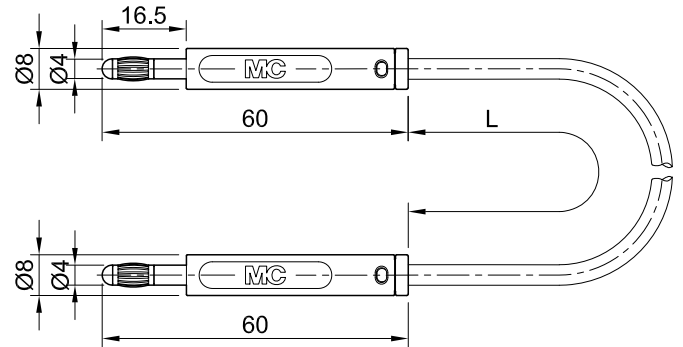


Artikelnummer 64.1070-*

Hochflexibel, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 V, 19 A / 60 V, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22
Optionale Farbe(n)	20 23 24 25 26 27 28 29
Leitungslängen <input type="text"/>	050; 100; 200 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	1,0 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 096

AK-4A-F10

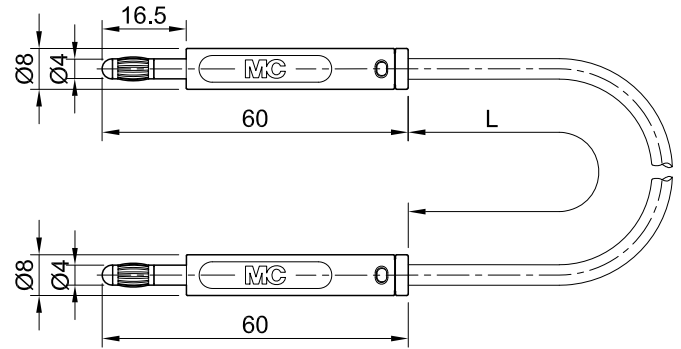

Artikelnummer 64.1071- *

Hochflexibel, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 V, 19 A / 60 V, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22
Optionale Farbe(n)	20 23 24 25 26 27 28 29
Leitungslängen <input type="text"/>	050; 100; 200 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	1,0 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 096