


SARK-4N-F10

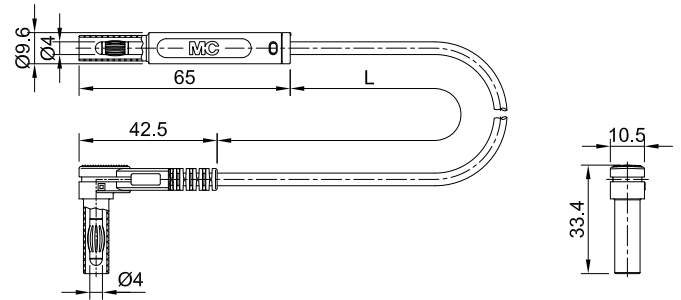


Artikelnummer 66.1049- *

Hochflexibel. Eine Seite axialer Ø 4 mm- Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Andere Seite 90° abgewinkelter Ø 4 mm- Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 19 A / 600 V, CAT IV, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25
Optionale Farbe(n)	20 26 27 29
Leitungslängen <input type="text"/>	100; 150; 200 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	1,0 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 141
Zulassungen	UL, CE

SARK-4N-S10

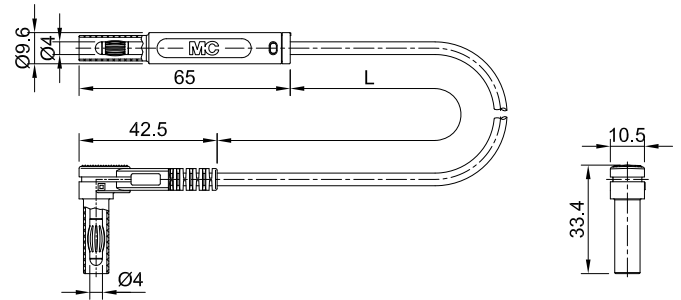

Artikelnummer 66.1050-*

Hochflexibel. Eine Seite axialer Ø 4 mm- Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Andere Seite 90° abgewinkelter Ø 4 mm- Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksytem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 19 A / 600 V, CAT IV, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24 25
Optionale Farbe(n)	20 26 27 29
Leitungslängen <input type="text"/>	100; 150; 200 cm
Leitungsisolation	SIL
Leitungsquerschnitt	1,0 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 141
Zulassungen	UL, CE