


SAF-4N-F10

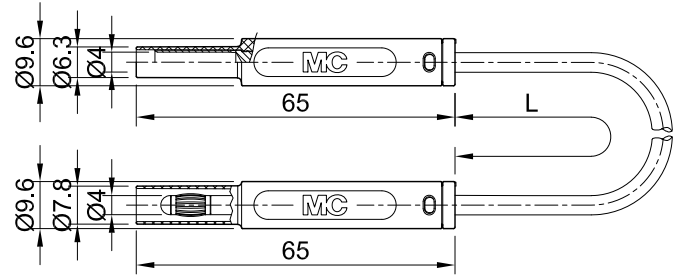


Artikelnummer 66.1044- *

Hochflexibel. Eine Seite Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse, andere Seite starre Ø 4 mm-Buchse mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT IV, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24
Optionale Farbe(n)	25 29
Leitungslängen <input type="text"/>	050; 100; 150; 200 cm
Leitungsisolation	PVC
Leitungsquerschnitt	1,0 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 145
Zulassungen	UL, CE

SAF-4N-S10

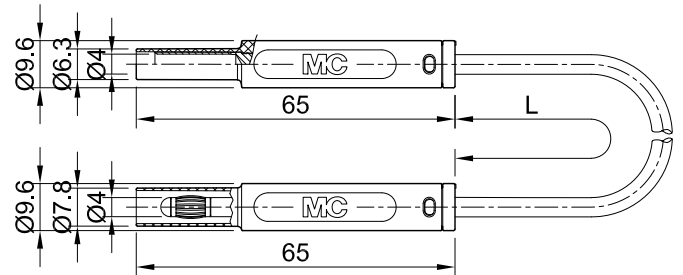

Artikelnummer 66.1045- *

Hochflexibel. Eine Seite Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse, andere Seite starre Ø 4 mm-Buchse mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT IV, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	21 22 23 24
Optionale Farbe(n)	25 29
Leitungslängen <input type="text"/>	050; 100; 150; 200 cm
Leitungsisolation	SIL
Leitungsquerschnitt	1,0 mm ²
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Benutzerinformation	I 145
Zulassungen	UL, CE