


EB4-IFA/N

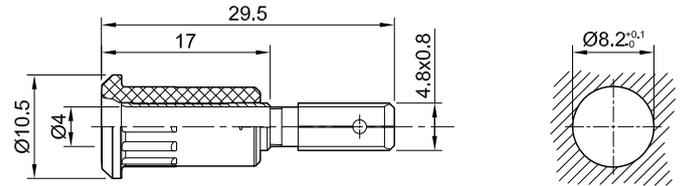

Artikelnummer 64.3013-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm. Messingblech, gestanzt und gerollt.
Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder
Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 4,8 mm x 0,8
mm, einmalig bis 90° abwinkelbar.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 V, 25 A / 60 V, 25 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Standardfarbe(n) *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Einzelteile	I-EB4-IFA; B-EB4-B