

# Anfrageformular/Checkliste

Kontaktperson

Kunde	Sachbearb.	Datum
Straße	Abteilung	Anfrage-Nr.
PLZ/Ort	Tel.	Zchn.-Nr.
Land	Fax	Bericht-Nr.
	E-Mail	Sonstiges


## 1. Allgemeines/Einsatzbeschreibung

Stückzahl	Angebotstermin
Kunden-Zielpreis pro Stück	Liefertermin

## 2. Elektrische Daten

Bemessungsspannung U/V                      Bemessungsstrom I/A                      Messkategorie (CAT)

### Messkategorie

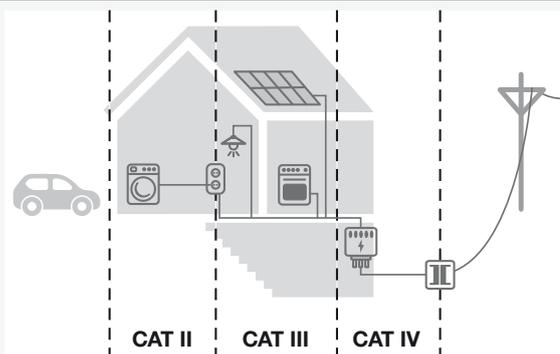

### \*Umgebungsbedingungen nach IEC 61010-031

Höhe	bis 2.000 m
Temperaturbereich	5 °C ... 40 °C
Max. rel. Luftfeuchte	80 % bis 31 °C linear abnehmend bis 50 % bei 40 °C
Verschmutzungsgrad	Stäubli-Standard: 2 Es tritt üblicherweise nur nicht leitfähige Verschmutzung auf. Gelegentlich muss jedoch mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden.

## 3. Umgebungsbedingungen

Grundsätzlich werden alle Produkte nach den Anforderungen der IEC 61010-031 ausgelegt (\*siehe oben).

## 4. Konfektionierung

<b>Seite 1</b>	<b>Anschlussleiter/Kabeltyp</b>	<b>Seite 2</b>
Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.

## 5. Normen und Zulassungen

## 6. Zusätzliche Anforderungen/Bemerkungen