

电子测试测量的世界

Test & Measureline | 测试测量

CN



史陶比尔电连接器 连接美好生活



史陶比尔集团是电连接器、流体连接器、机器人和纺织机械这四大事业部构成的机电一体化解决方案的全球专业供应商。史陶比尔电连接器事业部基于可靠的 **MULTILAM** 技术研发先进连接解决方案。

携手迈向可靠和安全的连接

您愿意将功能开发需求托付给史陶比尔，这是对我们的极大认可，我们每天都在努力以赢得这份信任。得益于丰富的专业知识、行业经验和成功案例，史陶比尔电连接器事业部开发了众多原创产品，并在日后发展成为行业标杆。史陶比尔MC4系列光伏连接器就是

史陶比尔以客户为中心，为美好生活提供连接解决方案。我们坚信，长期稳固的合作伙伴关系能够实现互利共赢。

我们致力于满足合作伙伴的需求，并应对最棘手的挑战。因此，在研发、销售和技术支持

一个典型案例，目前已经成为全球市场领导者。作为史陶比尔的原创之作，MC4代表了我们对不断追求创新、质量和安全的精神。

类似的案例还有CombiTac模块化连接器系统以及应用于自动充电系统的QCC快速充电连接器


史陶比尔与长期客户通力合作，为可再生能

源方面，我们始终与客户保持密切合作，以便为要求高生产力和安全标准的市场提供可靠而持久的解决方案。

源、工业自动化、输配电、铁路、焊接自动化、测试测量、医疗设备和电动交通等行业提供连接解决方案。史陶比尔，连接美好生活。

基于久经考验的MULTILAM技术研发可靠、高效和安全的解决方案，不仅能够实现高效的能量传输，还可以保证长久的使用寿命。

应用和优势

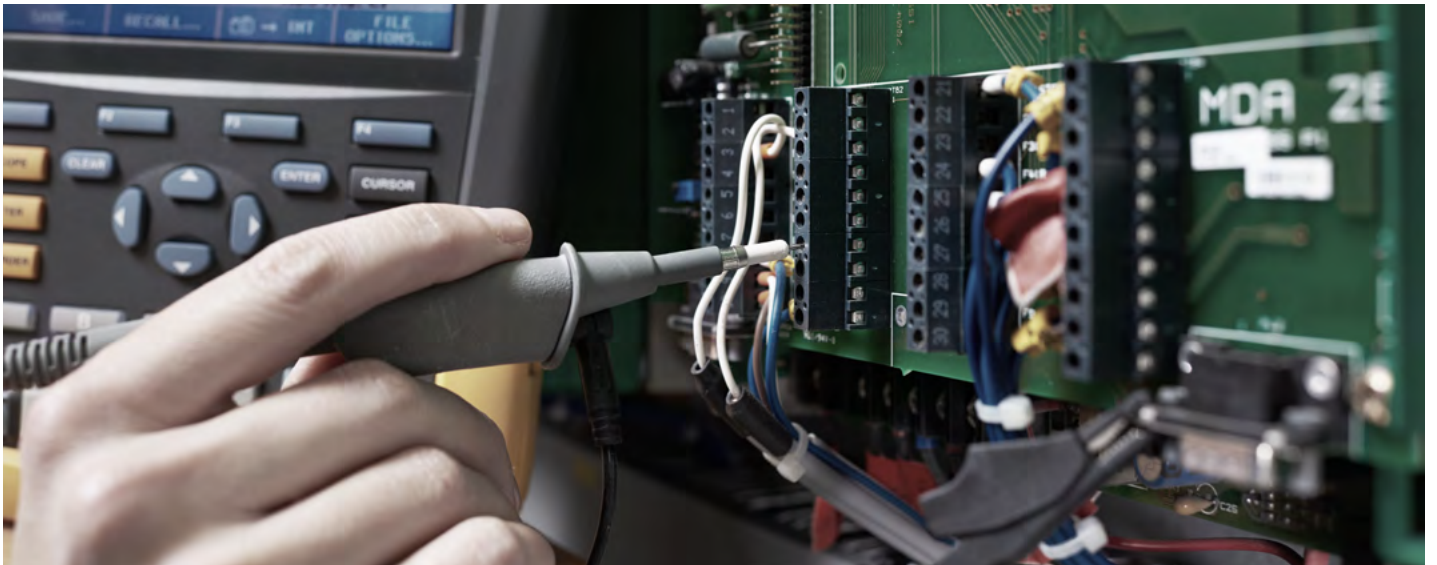

史陶比尔测试附件应用范围广泛,可满足从超低压到中压,从直流到高频的测试应用。它们也可应用于电子实验室和培训装置、服务技术以及电源分析/电源监控设备。

史陶比尔组件采用MULTILAM技术,生命周期长,可靠性高,安全性能好。

我们的客户可以获得:


- 多种多样的标准化和定制化解决方案
- 符合高质量和安全标准的产品
- 接触电阻低
- 插拔次数高




适用于所有电压等级的安全解决方案

史陶比尔的测试测量附件产品不仅符合测量技术领域的**所有安全标准**，同时覆盖所有测量类别：无论是**低压还是中高压系统**；或是从**不带触摸保护的MULTILAM插头到带触摸保护的海豚夹**；亦或是**测试夹、适配器以及多股电缆**，均包含在内。

史陶比尔提供针对**高频或高压的专用测试附件**。比如，带**触摸保护的示波器探针及附件**，非常适用于**高频测量领域**。

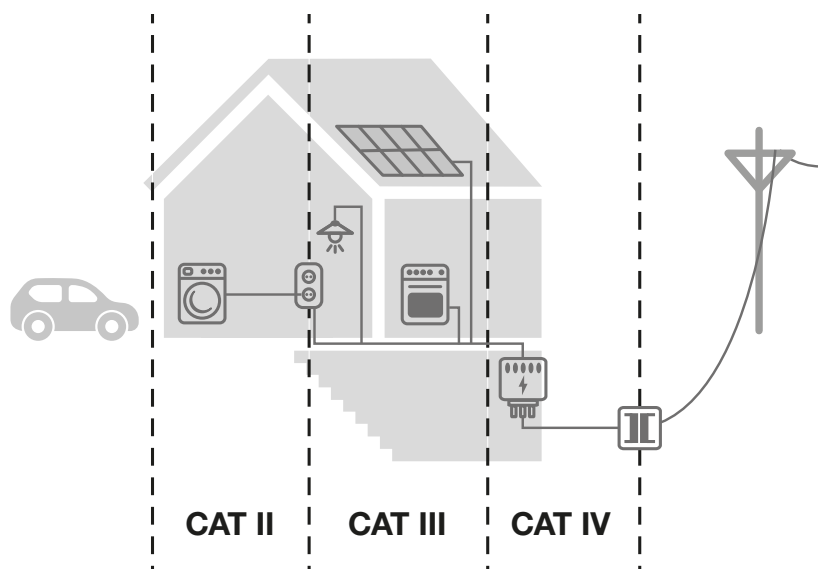

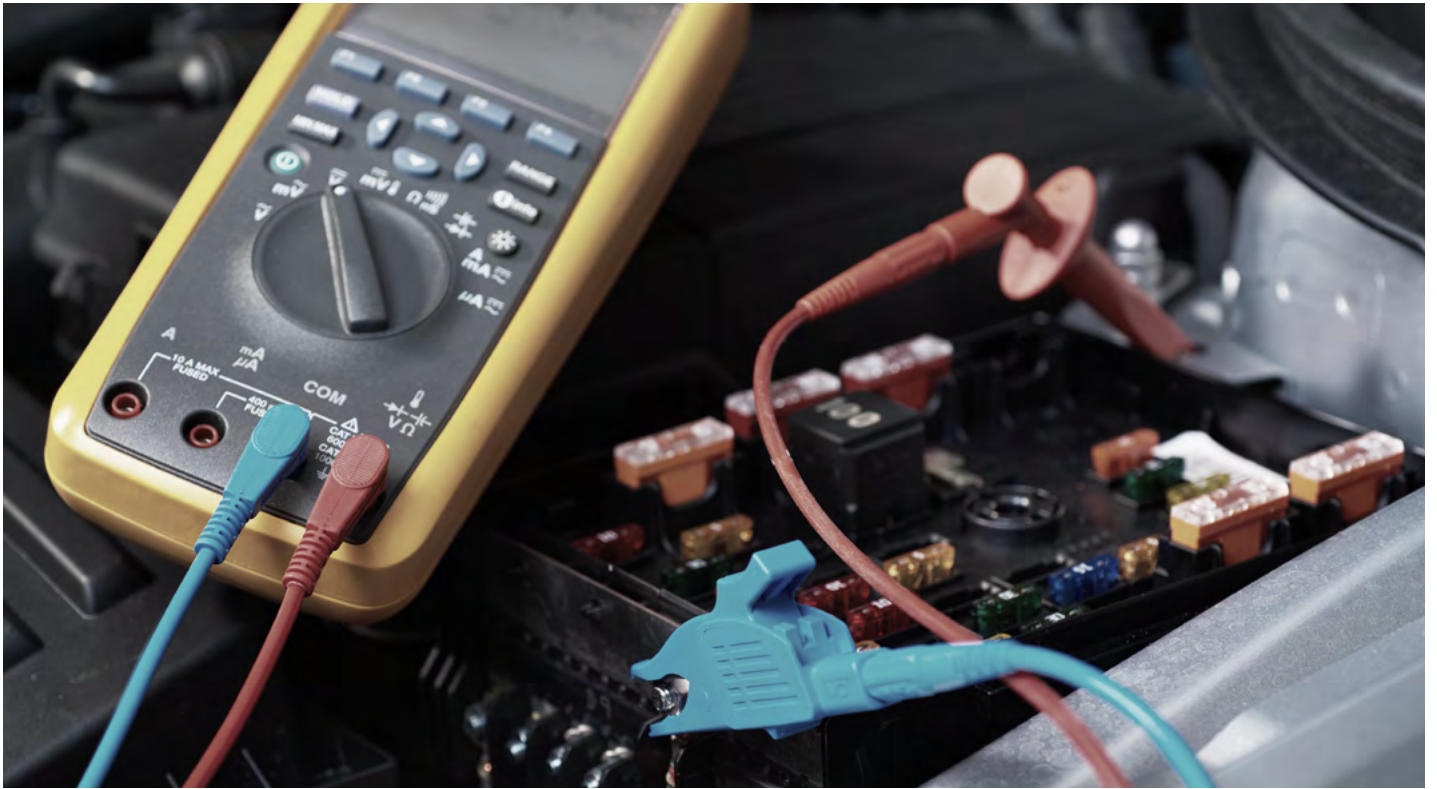

适用于各个领域的经济型解决方案

史陶比尔业务领域多样,行业经验丰富。并且,依靠多年和先进设备制造商的紧密合作,我们可以为您提供最有效的可持续连接方案。

我们的解决方案可完全满足各领域客户的要求,如:

- 测试测量仪器设备
- 输配电
- 建筑科技与设备
- 汽车工程
- 机械工程
- 教学与教研
- 实验与研发



适用于全球市场的优质解决方案

作为全球市场的领导者，随着全球市场的迅速发展，我们在北美、南美以及亚洲都建立了分公司，并不断增设地方分支机构和办事处，为您提供完善的本地化服务。

成功的国际化运营表明，我们的测试测量附件符合所在地区的技术标准。同时您可以就近联系我们的分支机构，提出您的具体需求。

您的优质选择

史陶比尔不仅是测试测量附件供应商，我们还是整体解决方案提供商。包括：

- 适用于所有领域和测量范围的定制化解决方案
- 广泛的产品组合，电压等级最高可达CAT IV
- 最高品质和安全标准
- 全球化的技术支持以及强大的分销网络



独一无二的定制化解决方案

每一种测量环境都会对操作人员的能力和测试测量附件的性能提出不同要求。尽管测试领域、实际应用和现场环境千差万别，影响测试结果的关键因素都不外乎是：测试测量附件的安全性、可靠性、实用性、精确度和整体性能。

因此，您需要一个合作伙伴，可以针对您的特殊要求提供量身定制的解决方案。我们不仅拥有超过3000种高品质产品供您选择，并且能够为您提供高端定制解决方案。借助在测试测量领域50多年的经验积累，我们能够更好地发挥自身优势。

面板插座



测试探针



插头



鳄鱼夹




测试夹



PCB插座



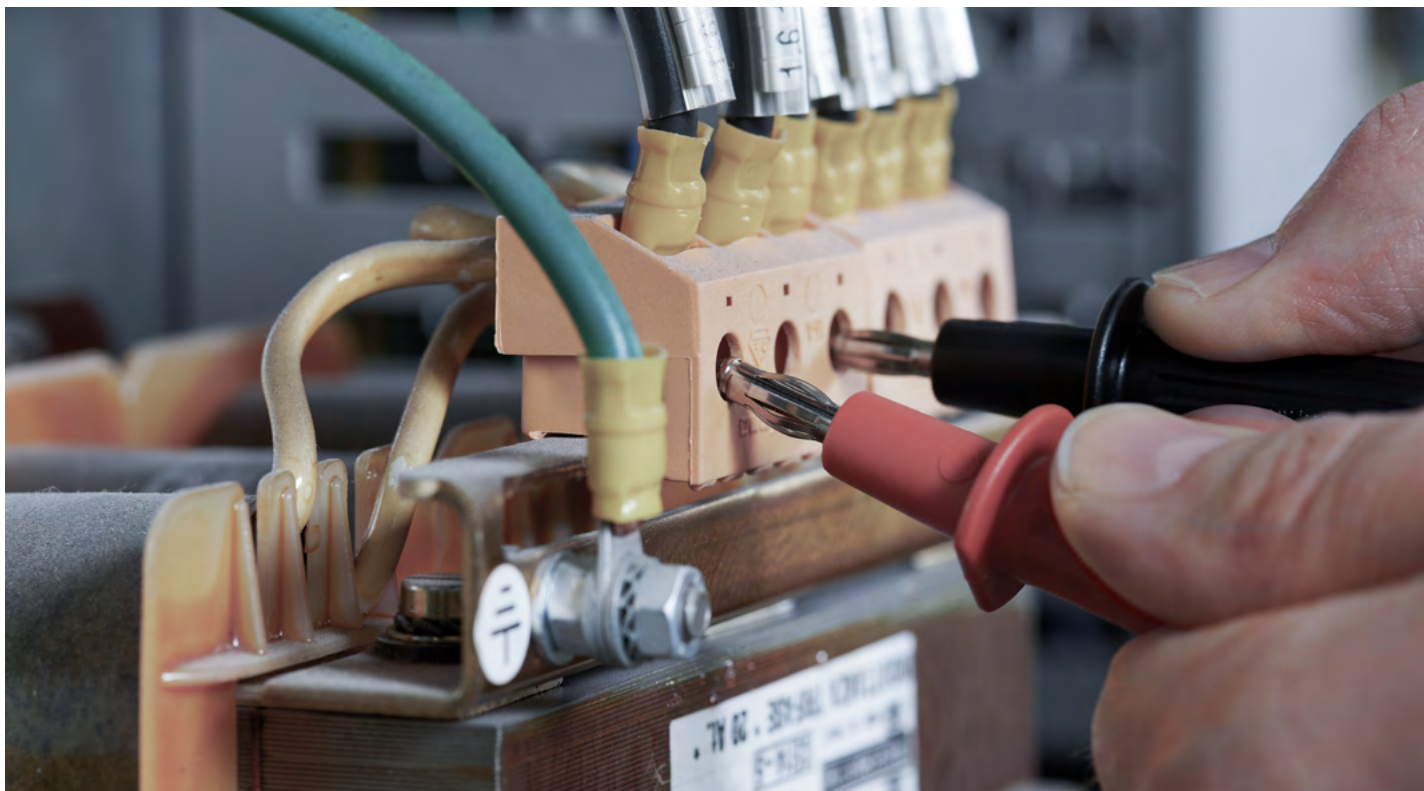

T&M 测试附件

无论是对组件和系统的测试、测量还是诊断，我们的创新测试附件都能提供您所需的性能、可靠性和长期稳定性。

- 2 mm 和 4 mm 插头系统
- 用于AC30V/DC60V, 以及带触摸保护的安
全测试附件

- 涵盖所有测量类别 (CAT II 到 CAT IV)
- 众多产品已通过 UL 认证

测试导线



短接插头



适配器



插头



测试夹



Kelvin 组件




插座



测试探针



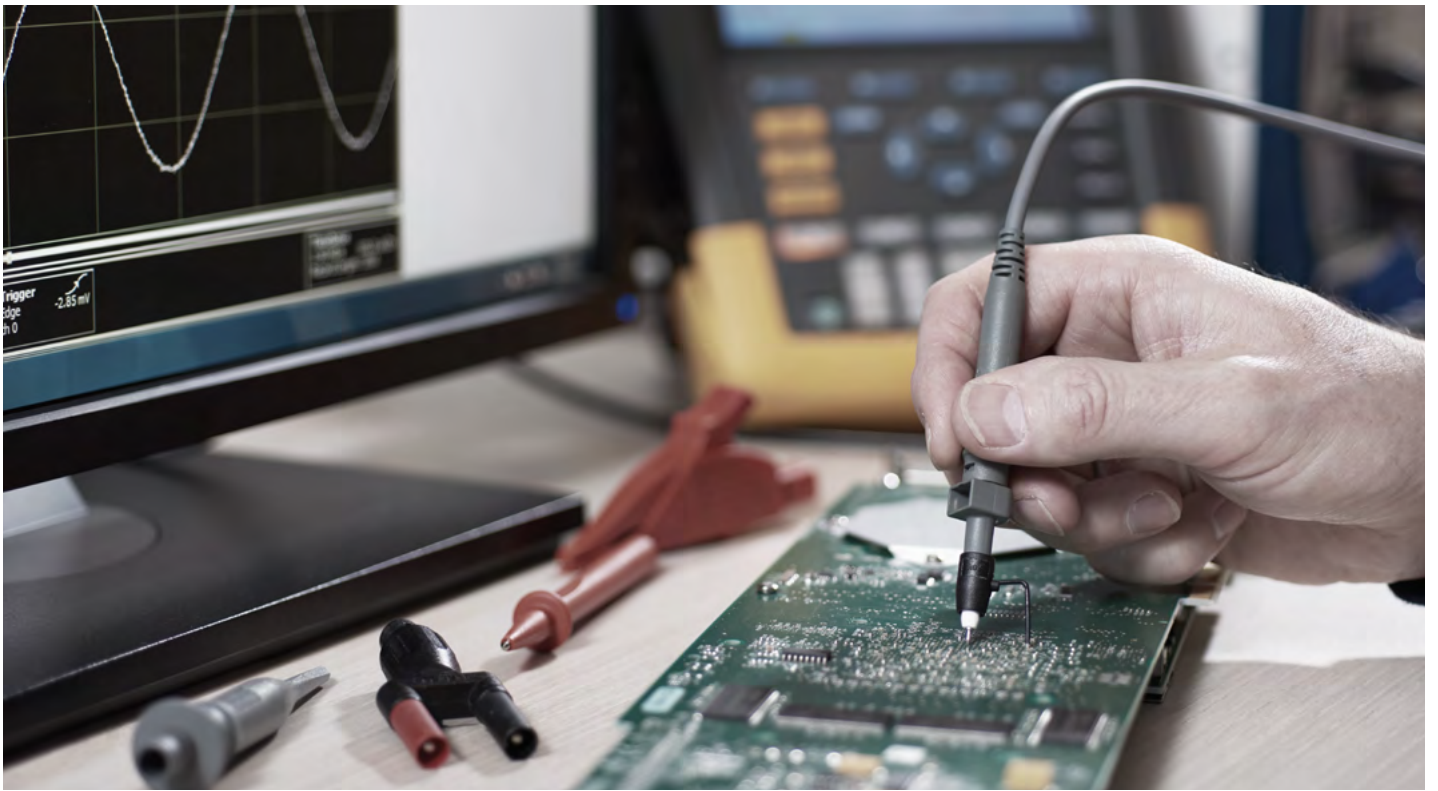

HF 测试附件

HF 产品系列包括无源测试探针和配件以及带触摸保护的 BNC 插头连接器、导线、适配器和转换器。

- 频率最高可达 500 MHz (BNC 连接器可达 3 GHz)
- 测试探针分频比为 1:1、10:1 和 100:1
- 额定电压可达 1000 V
- 测量类别涵盖 CAT II 至 CAT IV

带触摸保护的无源示波器探针




无源探针配件



带触摸保护的 BNC 组件



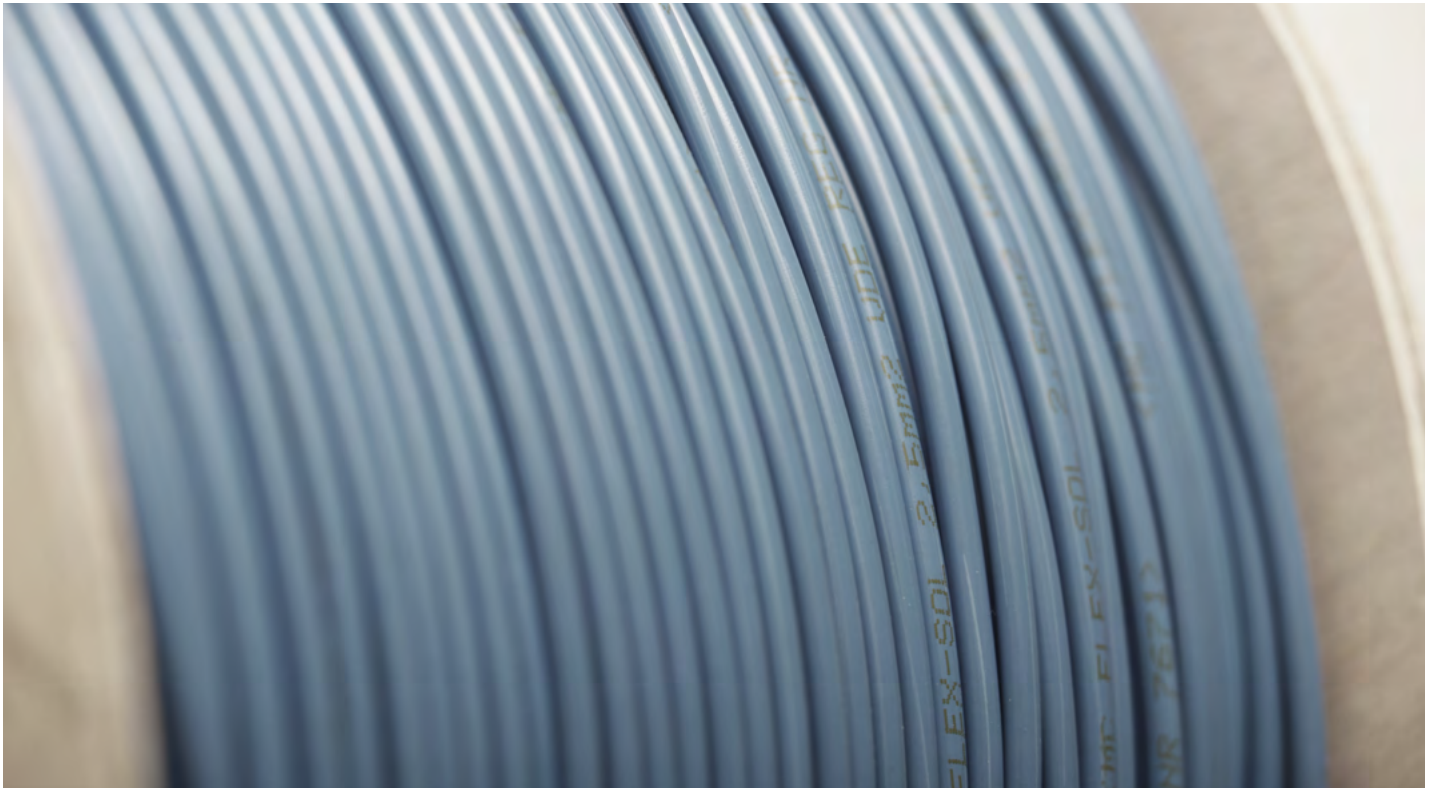

电缆和多股导线

我们在生产 PVC、硅橡胶和 TPE 绝缘材料多股导线方面拥有多年经验,我们在该领域内的高品质和生产标准正是来源与此。

- 标称横截面可达 95 mm²
- 额定电压可达 30,000 V
- 额定电流可达 290 A
- 温度范围 -50°C 到 +150°C


PVC 多股导线



TPE 多股导线



硅胶多股导线

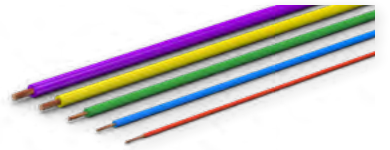

高压电线



专用电线





● 史陶比尔公司 ○ 代表处/代理商

史陶比尔集团 在全球的分布

www.staubli.com